


PK2-T

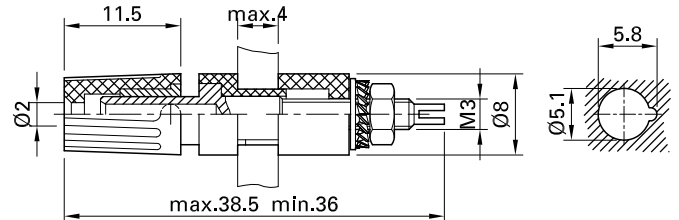

Artikelnummer 23.0290-*

Isoliert, mit starrer $\varnothing 2$ mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf versehen. $\varnothing 2$ mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehenschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Gewindebolzen M3.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 15 A / 60 V, 15 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Gewinde	M3
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030