
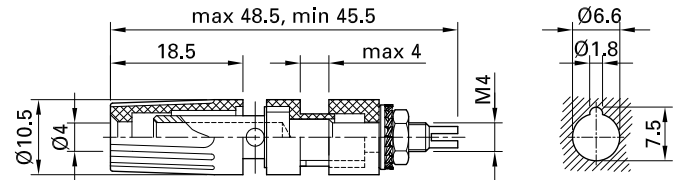


# PK4-T

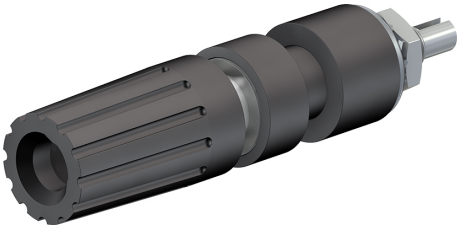

Artikelnummer 23.0330-\*

Isoliert, mit starrer  $\varnothing$  4 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf versehen.  $\varnothing$  2,5 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteile. Einbau mit Verdrehenschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Gewindebolzen M4.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 35 A / 60 V, 35 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #ff0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000ff; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030