


# SLB4-F

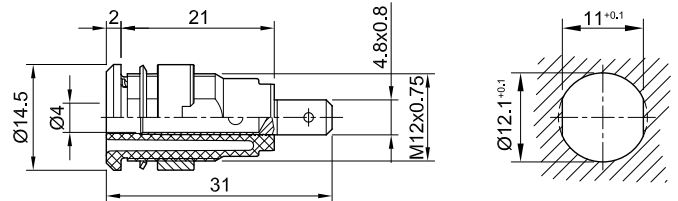

Artikelnummer 23.3000-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm..

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A / 600 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #208080; color: white; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: #FFA500; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #A9A9A9; color: black; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: #808080; color: black; padding: 2px;">29</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR/M12x0,75; SSP4
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR