


SLB4-G

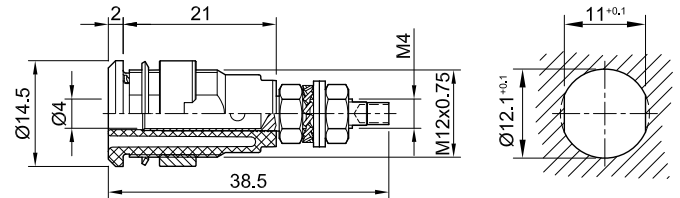

Artikelnummer 23.3020-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in
Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall
etc. Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	2x MU0,8D/M4; MUR/M12x0,75; SSP4; 2x U/M4; FS/M4
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR