


# SLB4-F6,3

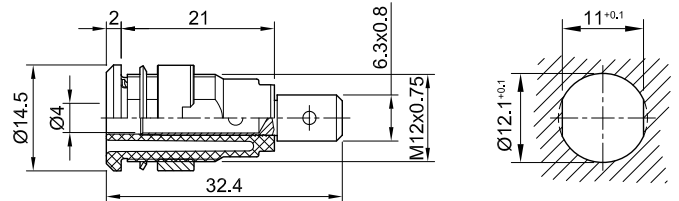

Artikelnummer 23.3060-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: black; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: purple; border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	MUR/M12x0,75; SSP4
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR