


SAB4-F/A

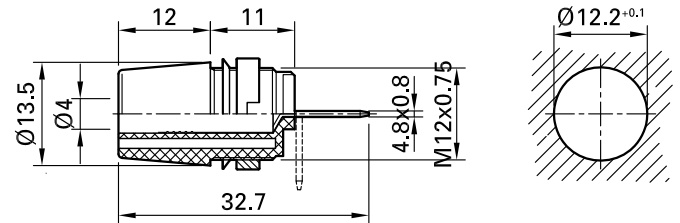

Artikelnummer 23.3110-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 20 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	26
Gewinde	M12x0,75
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR-S/M12x0,75; SSP4
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR