


SEB4-F

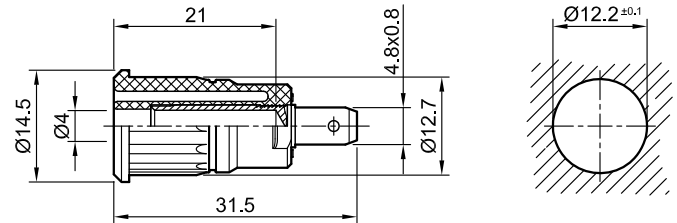

Artikelnummer 23.3120-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
 Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
 Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in
 Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall
 etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28
Optionale Farbe(n)	29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR