


# SEB4-F/A

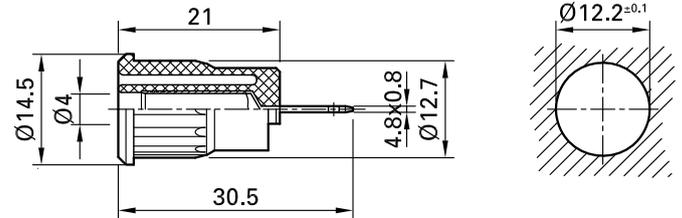

Artikelnummer 23.3160-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #206492; color: white; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #C00000; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: #FFFFFF; color: black; padding: 2px; border: 1px solid black;">29</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR