
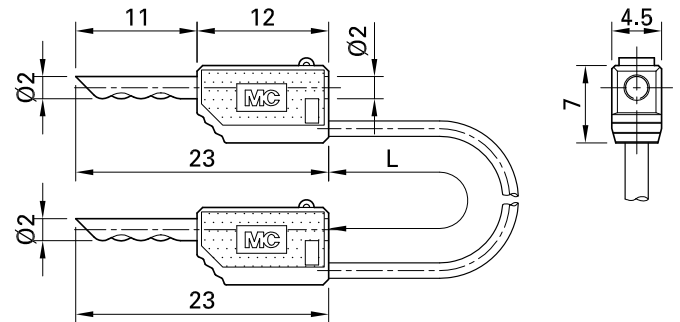


LK2-F

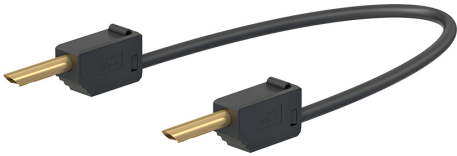

Artikelnummer 28.0033-*

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Hohlstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Optionale Farbe(n)	24 25 27 28 29
Leitungslängen <input type="text"/>	015; 030; 045; 060 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 093