
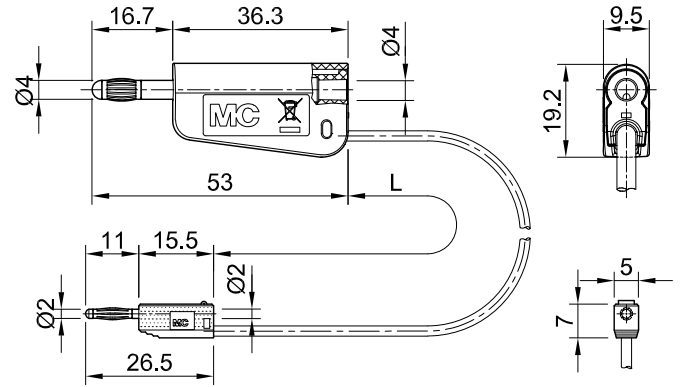


LK-4A2A-F05

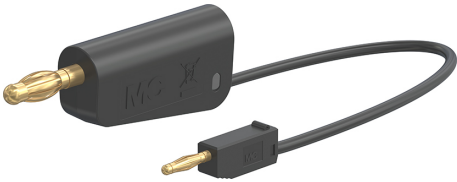

Artikelnummer 64.1060-*

Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm-Lamellenstecker, andere Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm / 2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29
Leitungslängen <input type="text"/>	007; 015; 030; 045; 060 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 093