


AF-4A2A-F05

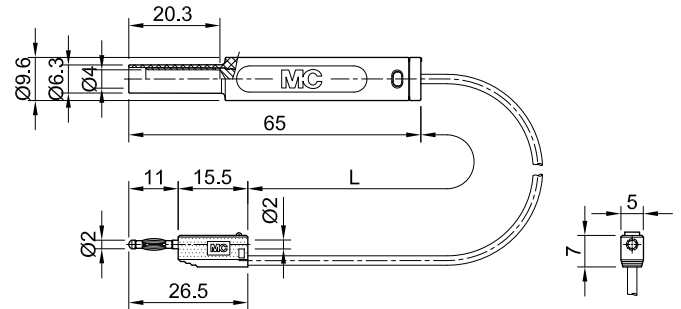

Artikelnummer 64.1073- *

Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm- Lamellenstecker, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülle.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm / 2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Leitungslängen <input type="text"/>	015 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 093