


# KS-4N-19

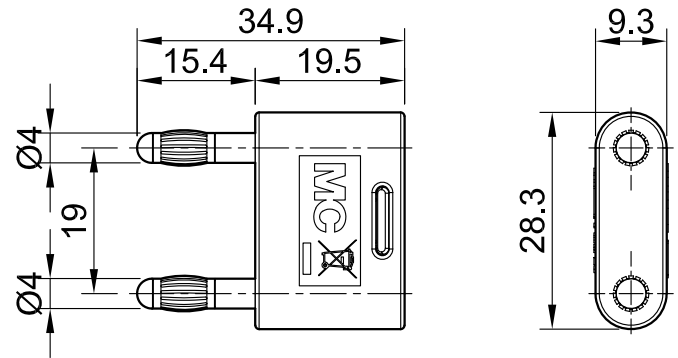

Artikelnummer 64.4012-\*

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM Kontakttechnologie. Mit isoliertem Griff. Rückseitig ohne axiale, starre Ø 4 mm-Buchsen.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 32 A / 60 V, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: black; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: purple; border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: grey; border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span> <span style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px;">30</span>
Steckweite	19 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 099