


# FAL

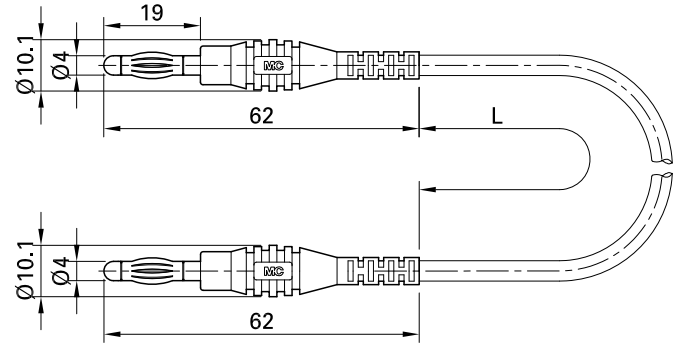

Artikelnummer 64.9289-  \*

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksytem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 15 A / 60 V, 15 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white;">21</span> <span style="background-color: red; color: white;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black;">24</span> <span style="background-color: green; color: white;">25</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031