


SLK205-K

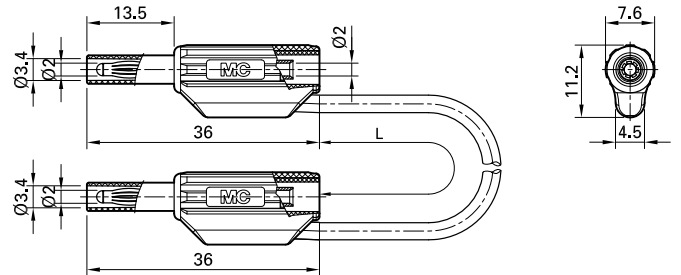

Artikelnummer 65.9179-*

Hochflexibel, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT II, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	29
Leitungslängen <input type="text"/>	030; 060; 100 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE