


## XALF

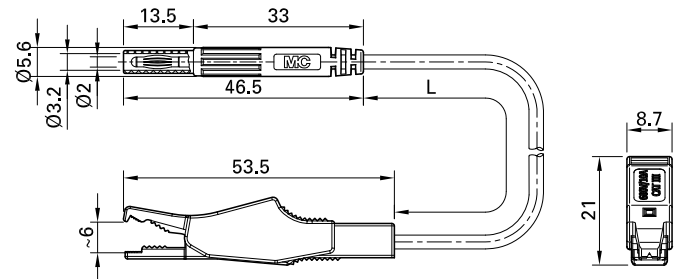

Artikelnummer 65.9185-  \*

Hochflexibel, eine Seite Abgreiferklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche. Andere Seite Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	100 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE