


# SAK-4N-S10

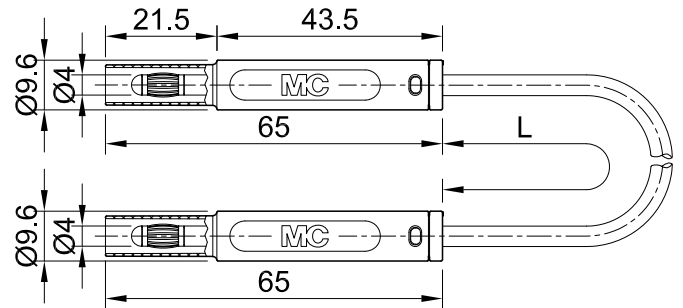

Artikelnummer 66.1041-\*

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30
Optionale Farbe(n)	<input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 145
Zulassungen	UL, CE