


SAK-4N-F25

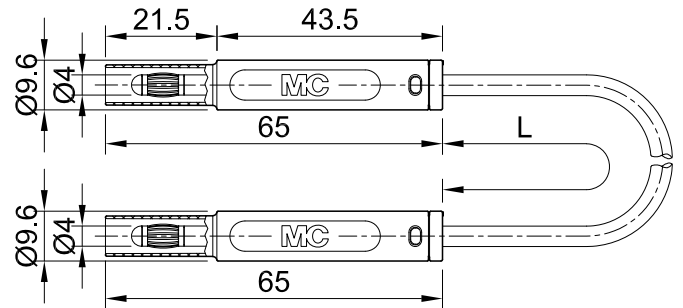

Artikelnummer 66.1042- *

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30
Optionale Farbe(n)	<input type="checkbox"/> 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 144
Zulassungen	UL, CE