


SAK-4A-F25-TW

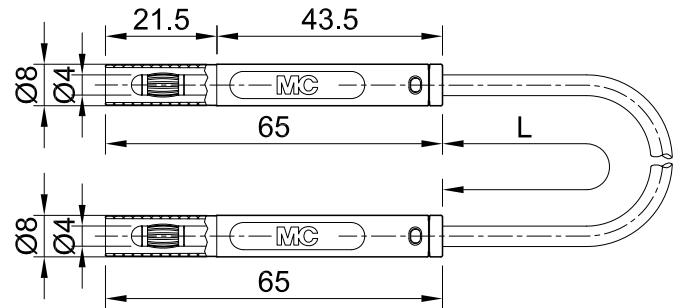

Artikelnummer 66.1056- *

Hochflexibel, beidseitig mit extra schlankem, axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	20 26 27 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 144
Zulassungen	UL, CE