


# SLM-4A-39

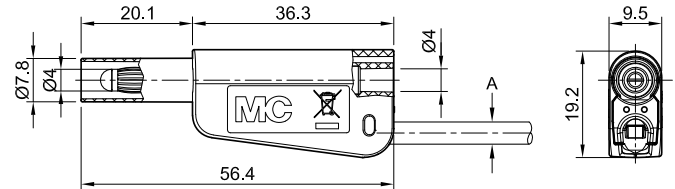

Artikelnummer 66.2021-\*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Schraubanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A / 600 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #FF0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #800080; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <span style="background-color: #FFFFFF; border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span> <span style="background-color: #FF4500; border: 1px solid black; padding: 2px;">30</span>
Aussendurchmesser	3.9 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Einzelteile	KT-SL-4-39; LS-SLM-4A
Zulassungen	UR