


# KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10

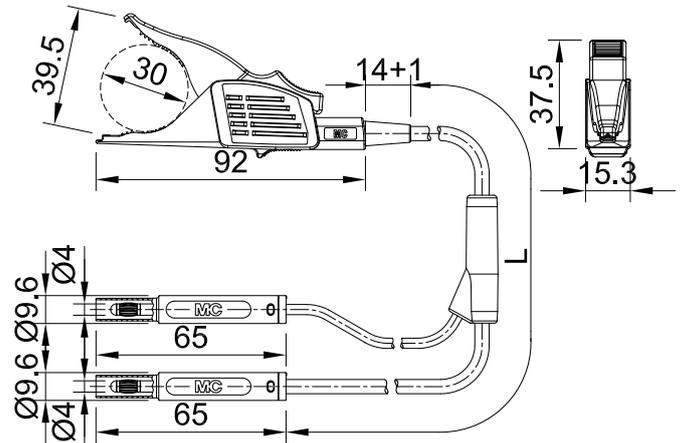

Artikelnummer 66.8012-

Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülle. Hochflexibles, silikonisiertes, koaxiales Kabel.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungslängen <input type="text"/>	250 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 143
Zulassungen	CE