


XKF-414

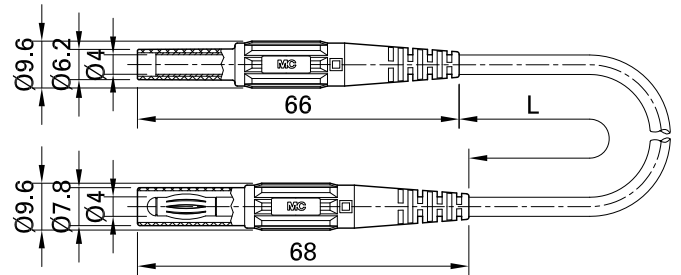

Artikelnummer 66.9011- *

Hochflexibel, eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Optionale Farbe(n)	25 26 27 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE