


# XKS-414

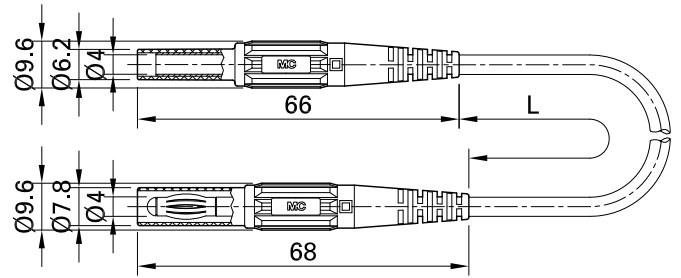

Artikelnummer 66.9012-  \*

Hochflexibel, eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: grey; color: white; padding: 2px;">29</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE