


GRIP-DI

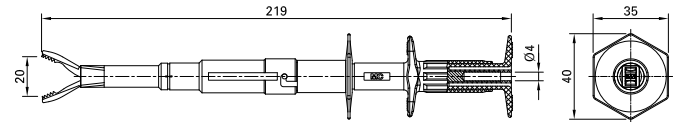

Artikelnummer 66.9266-*

Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Transparente Sicher

rungshülse mit Bajonettverschluss zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 mm x 38 mm. Lieferung ohne Sicherung.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 16 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Standardfarbe(n) *	21 22
Optionale Farbe(n)	23 24 25 26
Öffnungsweite	20.0 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 068
Bemerkungen	Zubehör: Hochleistungssicherung FLU-11
Zulassungen	UL, CE