


# XZG425

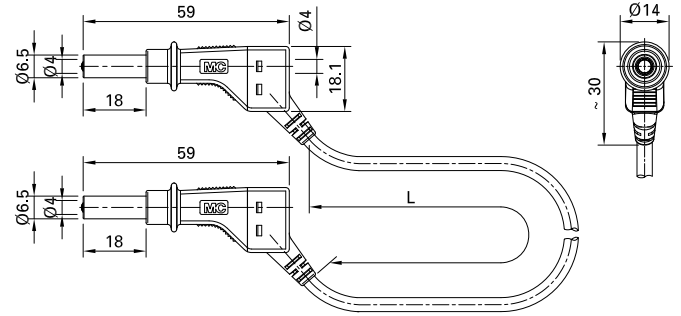

Artikelnummer 66.9407-\*

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">28</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: pink; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: lightgray; color: black; padding: 2px;">29</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	025; 050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 074
Bemerkungen	Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.
Zulassungen	CE