


XZG425/SIL

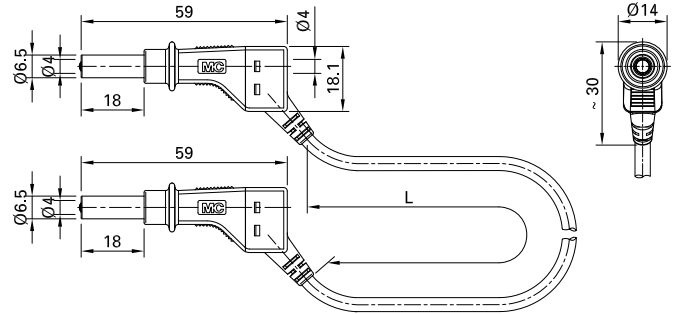

Artikelnummer 66.9408- *

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28
Optionale Farbe(n)	<input type="checkbox"/> 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 074
Zulassungen	CE