
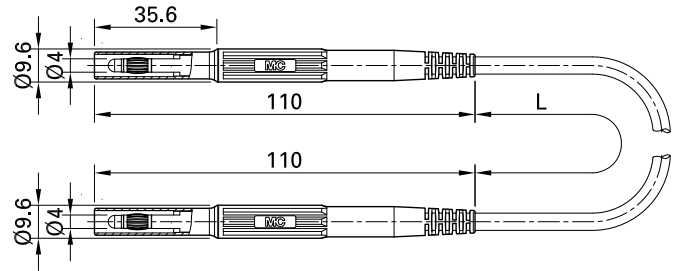


# XHM-5000

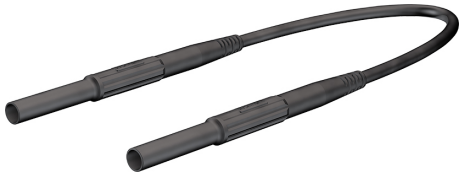

Artikelnummer 66.9425-\*

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Leitungslängen <input type="text"/>	150 cm
Leitungsisolation	TPE
Leitungsquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 079
Bemerkungen	Bemessungsspannung 5'000 V: Ausgangsspannung von Prüfgeräten, z. B. Isolationsprüfgeräte
Zulassungen	CE