


XHL-5000

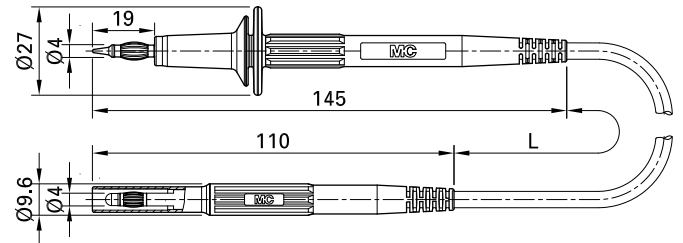

Artikelnummer 66.9426- *

Hochflexibel, eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder MULTILAM, andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23
Leitungslängen <input type="text"/>	150 cm
Leitungsisolation	TPE
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 109
Bemerkungen	Bemessungsspannung 5'000 V: Ausgangsspannung von Prüfgeräten, z. B. Isolationsprüfgeräte
Zulassungen	CE