


# XEF-1R

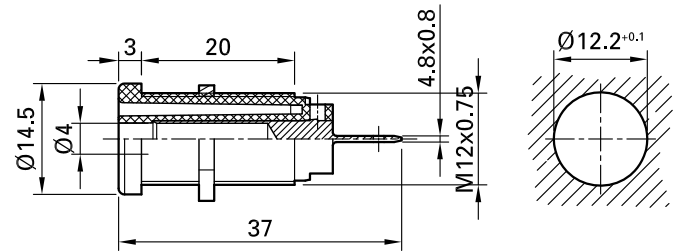

Artikelnummer 66.9665-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteile. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #FF0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #800080; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Gewinde	M12x0,75
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	GEW.12-MUTTER
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2
Zulassungen	UR