


XDK-KELVIN

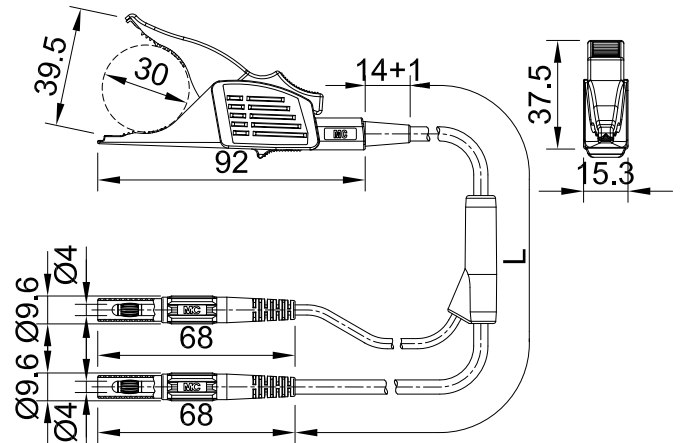

Artikelnummer 66.9795-

Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochflexibles, Silikon-isoliertes, koaxiales Kabel.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 20 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungslängen <input type="text"/>	250 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 058
Zulassungen	CE